

バッファー調製プロセスを最小化する Gibco NaOH 溶液シリーズ

フレキシブルな濃度とサイズ展開 すぐに使えるパッケージでバイオプロセスを効率化

安定供給やデュアルソーシングのために、Gibco™ NaOH 溶液は多くの選択肢をご提供しています。

当社を活用する新しい効率的なアウトソーシングにより、時間・スペース・リソースを有効活用することができます。この製品シリーズは、費用対効果が高く、使いやすさに優れており、多様な濃度とサイズをご用意して、お客様の製造のスピードアップとコア業務への集中をサポートします。

少量でも大量でも

品質の高い NaOH 溶液は、プレミックス後に容量に応じたバイオプロセスコンテナに充填され、製造スケジュールに合わせたタイミングで配送されます。アウトソーシングの理想的な出発点として、あるいは信頼できるセカンドソースとしても当社をご利用いただけます。

Gibco 製品のクオリティ

原材料には局方グレードの水酸化ナトリウムペレットと Gibco™ Water for Injection (WFI: 注射用水) を使用しています。この注射用水は細胞培養グレードの精製水で、生物製剤や医薬品、診断薬業界における厳格な品質管理水準に適合するように製造されています。

用途

pH 調整や各種設備/装置の洗浄、クロマトグラフィーカラムの洗浄、衛生化、保管用としてご利用可能です。

カスタマイズのオプション

さらに大きなバッチサイズ、特定の原材料グレード、あるいはバイオプロセスコンテナのカスタマイズが必要な場合は、バイオプロダクション事業部（裏面記載）までお問い合わせください。


製品仕様

- 20 L または 200 L のすぐに使えるシングルユースバイオプロセスコンテナ入り
- 濃度は 0.1 M、0.5 M、1 M から選択可能
- 21 CFR 820 規準に準拠した cGMP 製造
- 局方グレードの原材料

Ordering information


製品名	容量	製品番号
1.0 M NaOH	20 L	A4782901
1.0 M NaOH	200 L	A4782902
0.5 M NaOH	20 L	A4782801
0.5 M NaOH	200 L	A4782802
0.1 M NaOH	20 L	A4782601
0.1 M NaOH	200 L	A4782602

20 L バイオプロセスコンテナデザイン

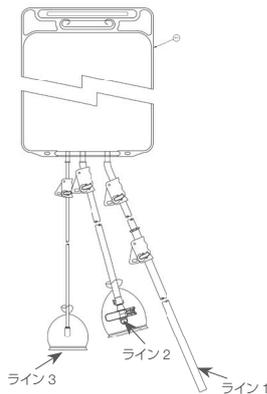

ライン	チューブ	コネクター
1	当社の製品充填用ライン、シール&カット	
2	C-Flex™ 374、長さ：122 cm (48 in.)、 ID × wall × OD：0.95 × 0.32 × 1.59 cm (3/8 × 1/8 × 5/8 in.)	1. PharmaLok™ トリクランプ、1.91 cm (3/4 in.) 2. MPCクイックコネクト、メス、0.95 cm (3/8 in.)
3	C-Flex™ 374、長さ：122 cm (48 in.)、 ID × wall × OD：0.32 × 0.16 × 0.64 cm (1/8 × 1/16 × 1/4 in.)	1. ポリプロピレン製ルアーロック、メス、0.32 cm (1/8 in.) 2. ポリプロピレン製ルアーロック、オス、0.32 cm (1/8 in.)

200 L バイオプロセスコンテナデザイン

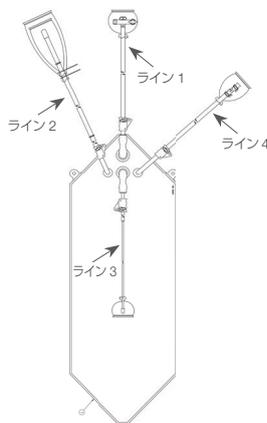

ライン	チューブ	コネクター
1	C-Flex™ 374、長さ：153 cm (60 in.)、 ID × wall：1.27 × 0.32 cm (1/2 × 1/8 in.)	1. ポリプロピレン製1-1/2インチトリクランプ
2	当社の製品充填用ライン、シール&カット	
3	C-Flex™ 374、長さ：107 cm (42 in.)、 ID × wall：0.32 × 0.16 cm (1/8 × 1/16 in.)	1. ポリプロピレン製ルアーロック、メス、0.32 cm (1/8 in.) 2. ポリプロピレン製ルアーロック、オス、0.32 cm (1/8 in.)
4	C-Flex™ 374、長さ：122 cm (48 in.)、 ID × wall：1.27 × 0.32 cm (1/2 × 1/8 in.)	1. ポリカーボネート製クイックコネクト、オスMPX 2. ポリカーボネート製クイックコネクト、メスMPX

関連製品

製品名	製品番号
POROS XS Strong Cation Exchange Resin	4404335
POROS 50 HS Strong Cation Exchange Resin	1335909
POROS XQ Strong Anion Exchange Resin	4467817
POROS Ethyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin	A32553
POROS Benzyl Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin	A32559
POROS Benzyl Ultra Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Resin	A32565

製品名	製品番号
POROS 50 HQ Strong Anion Exchange Resin	1255909
POROS CaptureSelect AAVX Affinity Resin	A36743
POROS CaptureSelect AAV9 Affinity Resin	A27359
POROS CaptureSelect AAV8 Affinity Resin	A30793
Water for Injection (WFI) for Cell Culture (20 L)	A1287305
Water for Injection (WFI) for Cell Culture (200 L)	A1287306

詳細はこちらをご覧ください thermofisher.com/naoh

お問い合わせ：バイオプロダクション事業部

TEL：03-6832-6230 Email：JPbioproduction@thermofisher.com

研究用または製造用のみ使用できます。診断目的の使用、ヒトおよび動物への直接的な使用はできません。

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

C-Flex is a trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corporation. PharmaLok is a trademark of Nordson Corporation.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc **BPD086-A22030B**

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL：03-6832-6980 FAX：03-6832-9584

営業部 TEL：03-6832-9300 FAX：03-6832-9580

[facebook.com/ThermoFisherJapan](https://www.facebook.com/ThermoFisherJapan)

[@ThermoFisherJP](https://twitter.com/ThermoFisherJP)

thermofisher.com