



Thermo Scientific ART Pipette Tips 2019

バリアフィルターチップ | ノンフィルターチップ


ART Pipette Tips

ピペットのブランドを選ばないユニバーサルデザインのチップです。
独自のバリアフィルターで世界の研究者たちに支持された
Thermo Scientific™ ART™ 製品です。



NEW ART tipコンセプト (本カタログ掲載品)

- オートクレーバブルヒンジラックを採用
片手で開閉可、ロックによりチップの散乱防止、フタの着脱が容易
- すべてのチップにATP/DNA/RNase/パイロジェンフリー保証
- 全モデルにローリテンションチップを展開
- 用途に応じた豊富な種類(容量、形状)
ロングチップ、マイクロポイント、Beveled-End、300 μ Lチップ、
1250 μ Lチップなど
- ラボの省スペース化、ゴミ削減をサポートする詰め替えタイプを用意
リロードタワー、リロードインサート

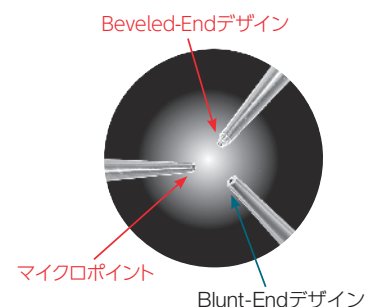

ローリテンション (LR) チップ

チップの内壁表面の疎水性を高めており、液の親水性吸着の抑制効果があります。
コーティングや添加剤による加工ではないため溶出リスクもありません。
微量や粘度の高い液でも再現性や正確度を向上できます。

標準タイプ



ART ローリテンションタイプ



サンプルをお試しになったお客様から 90% の満足度 (当社調べ*) をいただきました。

- 免疫沈降の際のビーズ残留がかなり軽減されているので、最終的なサンプル収量の増加が期待できる。
- 界面活性剤を含む溶液でも残さず吐出できた。頻回のピペッティングでも撥水性に大きな低下が無かった。
- 培養関係、タンパク質関係からも不満はない。

*当社調べ 2016年7月～2016年12月の間に当社からサンプル提供し、151名のお客様にご使用いただいた結果

その他 ART Tip ファミリー (従来タイプ)



従来型
オープンラックチップ



Solvent Safe
活性炭フィルターチップ



ゲルローディングチップ



広口径チップ



個包装チップ

Finntip ファミリー



Finntip Flex シリーズ



Finntip 5 mL, 10 mL



イエローチップ、ブルーチップ

NEW ART 10 μ L



全長:31.3 mm



全長:31.3 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2139-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 10 マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2139-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 10 マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,600
2139-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 10 マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥11,900
3501-HRPK	ヒンジラック		●	ART 10 マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,100
3501-RTPK	リロードタワー		●	ART 10 マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,200
3502-HRPK	ヒンジラック			ART 10 マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,600
3502-RTPK	リロードタワー			ART 10 マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,800
3500PK	バルク			ART 10 マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 2,700
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2139-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 10 LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,300
2139-05-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 10 LR マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,900
2139-05-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 10 LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥12,600
3501-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 10 LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,500
3501-05-RTPK	リロードタワー		●	ART 10 LR マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,500
3502-05-HRPK	ヒンジラック			ART 10 LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,900
3502-05-RTPK	リロードタワー			ART 10 LR マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,100
3500-05-11PK	バルク			ART 10 LR マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 3,600

NEW ART 10 μ L REACH



全長:43.3 mm



全長:43.3 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2140-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 10 REACH マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2140-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 10 REACH マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥11,900
3511-HRPK	ヒンジラック		●	ART 10 REACH マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,200
3512-HRPK	ヒンジラック			ART 10 REACH マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,700
3510PK	バルク			ART 10 REACH マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 2,900
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2140-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 10 REACH LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,300
2140-05-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 10 REACH LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥12,600
3511-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 10 REACH LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,600
3512-05-HRPK	ヒンジラック			ART 10 REACH LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,000
3510-05PK	バルク			ART 10 REACH LR マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 3,300

NEW ART 10/20 μ L ウルトラマイクロ



全長:45.7 mm



全長:45.7 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2149E-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 10 ウルトラマイクロチップ BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2149E-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 10 ウルトラマイクロチップ BF	96 チップ× 10 パック	¥11,900
3521-HRPK	ヒンジラック		●	ART 20 ウルトラマイクロチップ NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,200
3521-RTPK	リロードタワー		●	ART 20 ウルトラマイクロチップ NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,300
3522-HRPK	ヒンジラック			ART 20 ウルトラマイクロチップ NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,400
3522-RTPK	リロードタワー			ART 20 ウルトラマイクロチップ NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,700
3520PK	バルク			ART 20 ウルトラマイクロチップ NF	1,000 チップ/袋	¥ 3,000
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2149E-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 10 LR ウルトラマイクロチップ BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,300
2149E-05-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 10 LR ウルトラマイクロチップ BF	96 チップ× 10 パック	¥12,600
3521-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 20 LR ウルトラマイクロチップ NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,600
3521-05-RTPK	リロードタワー		●	ART 20 LR ウルトラマイクロチップ NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,500
3522-05-HRPK	ヒンジラック			ART 20 LR ウルトラマイクロチップ NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,600
3522-05-RTPK	リロードタワー			ART 20 LR ウルトラマイクロチップ NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,800
3520-05PK	バルク			ART 20 LR ウルトラマイクロチップ NF	1,000 チップ/袋	¥ 3,400

BF:バリアフィルター NF:ノンフィルター

NEW ART 20 μ L



全長:50.7 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2149P-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 20P マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2149P-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 20P マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,600
2149P-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 20P マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥11,900
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2149P-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 20P LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,300
2149P-05-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 20P LR マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,900
2149P-05-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 20P LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥12,600

NEW ART 100 μ L



全長:58.8 mm



全長:50.7 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2065-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 100 マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2065-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 100 マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥11,900
2065E-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 100E マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2065E-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 100E マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥11,900
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2065E-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 100E LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,300
2065E-05-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 100E LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥12,600

NEW ART 200 μ L



全長:58.8 mm



全長:50.7 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2069-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 200 マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2069-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 200 マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,600
2069-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 200 マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥11,900
3551-HRPK	ヒンジラック		●	ART 200 マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,800
3551-RTPK	リロードタワー		●	ART 200 マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,000
3552-HRPK	ヒンジラック			ART 200 マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,200
3552-RTPK	リロードタワー			ART 200 マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,500
3550PK	バルク			ART 200 マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 2,600
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2069-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 200 LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,300
2069-05-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 200 LR マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,900
2069-05-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 200 LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 パック	¥12,600
3551-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 200 LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,100
3551-05-RTPK	リロードタワー		●	ART 200 LR マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,300
3552-05-HRPK	ヒンジラック			ART 200 LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,500
3552-05-RTPK	リロードタワー			ART 200 LR マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,800
3550-05PK	バルク			ART 200 LR マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 3,200

NEW ART 200 μ L REACH



全長:90.9 mm



全長:90.9 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2160P-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 200 REACH マイクロポイント BF	96 チップ× 8 ラック	¥14,100
3541-HRPK	ヒンジラック		●	ART 200 REACH マイクロポイント NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,900
3542-HRPK	ヒンジラック			ART 200 REACH マイクロポイント NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,200
3540-11PK	バルク			ART 200 REACH マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 4,800
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2160P-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 200 REACH LR マイクロポイント BF	96 チップ× 8 ラック	¥14,400
3541-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 200 REACH LR マイクロポイント NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 7,300
3542-05-HRPK	ヒンジラック			ART 200 REACH LR マイクロポイント NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,600

BF: バリアフィルター NF: ノンフィルター

NEW ART 300 μ L



全長:58.4 mm



全長:58.4 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2070-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 300 マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,100
2070-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 300 マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,600
3771-HRPK	ヒンジラック		●	ART 300 マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,500
3771-RTPK	リロードタワー		●	ART 300 マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,500
3772-HRPK	ヒンジラック			ART 300 マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 5,800
3772-RTPK	リロードタワー			ART 300 マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,000
3772-BPK	バルク			ART 300 マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 3,300
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2070-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 300 LR マイクロポイント BF	96 チップ× 10 ラック	¥16,300
2070-05-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 300 LR マイクロポイント BF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥10,900
3771-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 300 LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,900
3771-05-RTPK	リロードタワー		●	ART 300 LR マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,700
3772-05-HRPK	ヒンジラック			ART 300 LR マイクロポイント NF	96 チップ× 10 ラック	¥ 6,100
3772-05-RTPK	リロードタワー			ART 300 LR マイクロポイント NF	(96 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 5,300
3772-05-BPK	バルク			ART 300 LR マイクロポイント NF	1,000 チップ/袋	¥ 3,600

NEW ART 1,000 μ L



全長:88.9 mm



全長:88.9 mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2179-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 1000XL Beveled-End BF	96 チップ× 8 ラック	¥16,100
2179-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 1000XL Beveled-End BF	(56 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 7,600
2179-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 1000XL Beveled-End BF	96 チップ× 8 パック	¥11,900
3101-HRPK	ヒンジラック		●	ART 1000XL Beveled-End NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,000
3101-RTPK	リロードタワー		●	ART 1000XL Beveled-End NF	(56 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,100
3102-HRPK	ヒンジラック			ART 1000XL Beveled-End NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 5,700
3102-RTPK	リロードタワー			ART 1000XL Beveled-End NF	(56 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 3,800
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2179-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 1000XL LR Beveled-End BF	96 チップ× 8 ラック	¥16,300
2179-05-RTPK	リロードタワー	●	●	ART 1000XL LR Beveled-End BF	(56 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 7,900
2179-05-RIPK	リロードインサート	●	●	ART 1000XL LR Beveled-End BF	96 チップ× 8 パック	¥12,600
3101-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 1000XL LR Beveled-End NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,300
3101-05-RTPK	リロードタワー		●	ART 1000XL LR Beveled-End NF	(56 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,400
3102-05-HRPK	ヒンジラック			ART 1000XL LR Beveled-End NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,000
3102-05-RTPK	リロードタワー			ART 1000XL LR Beveled-End NF	(56 チップ× 5 トレー) × 2 セット	¥ 4,100



全長:118.5 mm



全長:118.5 mm

NEW ART 1,000 μ L REACH

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2079-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 1000 REACH BF	96 チップ× 8 ラック	¥16,100
3791-HRPK	ヒンジラック		●	ART 1000 REACH NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 5,800
3792-HRPK	ヒンジラック			ART 1000 REACH NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 5,400
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2079-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 1000 REACH LR BF	96 チップ× 8 ラック	¥16,300
3791-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 1000 REACH LR NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,100
3792-05-HRPK	ヒンジラック			ART 1000 REACH LR NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 5,700

BF:バリアフィルター NF:ノンフィルター

NEW ART 1,250 μ L REACH

全長:102.2mm

全長:102.2mm

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2080-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 1250 REACH BF	96 チップ× 8 ラック	¥16,100
3151-HRPK	ヒンジラック		●	ART 1250 REACH NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,200
3152-HRPK	ヒンジラック			ART 1250 REACH NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 5,900
ローリテンションタイプ (液切れが良いタイプ)						
2080-05-HRPK	ヒンジラック	●	●	ART 1250 REACH LR BF	96 チップ× 8 ラック	¥16,300
3151-05-HRPK	ヒンジラック		●	ART 1250 REACH LR NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 7,100
3152-05-HRPK	ヒンジラック			ART 1250 REACH LR NF	96 チップ× 8 ラック	¥ 6,600

BF:バリアフィルター NF:ノンフィルター

空ラック

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
スタンダードチップ						
2004-ERPK	ヒンジラック		●	ART 空ラック 10-20 μ L チップ用	10 ラック (チップ・トレイなし)	¥ 3,900
2006-ERPK	ヒンジラック		●	ART 空ラック 100-300 μ L チップ用	10 ラック (チップ・トレイなし)	¥ 3,900
2008-ERPK	ヒンジラック		●	ART 空ラック 1,000 μ L チップ用	8 ラック (チップ・トレイなし)	¥ 3,500

ART 5,000 μ L (従来タイプ)

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
2180BPK	バルク	●	●	ART5000 ギルソン用 バルク滅菌済	250 チップ/袋	¥10,400
3895PK	バルク			5,000 μ L バルクギルソン用	250 チップ/袋	¥ 2,600
3897-11PK	バルク			5,000 μ L ロングチップ バルク エッペンドルフ用	250 チップ/袋	¥ 2,900

Finntip 5 mL

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
9402070	ラック			Finntip 5 mL	54 チップ× 5 ラック	¥13,400
9402073	ラック		●	Finntip 5 mL	54 チップ× 5 ラック	¥17,500
9402050	バルク			Finntip 5 mL	75 チップ/箱	¥ 2,800
9402030	バルク			Finntip 5 mL	500 チップ/袋	¥15,800
9402010	バルク			Finntip 5 mL	3,000 チップ/箱 (受注発注)	¥80,700
94052550	ラック	●	●	Finntip フィルター 5 mL	54 チップ× 5 ラック	¥33,100

Finntip 10 mL

カタログ No.	ラックタイプ	フィルター	滅菌	製品名	入数	希望小売価格
9402160	ラック			Finntip 10 mL	24 チップ× 5 ラック	¥ 8,000
9402163	ラック		●	Finntip 10 mL	24 チップ× 5 ラック	¥ 9,700
9402150	バルク			Finntip 10 mL	40 チップ/箱	¥ 1,800
9402151	バルク			Finntip 10 mL	100 チップ/袋	¥ 3,700
94052600	ラック	●	●	Finntip フィルター 10 mL	24 チップ× 5 ラック	¥20,500

チップ適合表

	カタログ No.	Gilson							Eppendorf										Nichiryo								
		シングルチャンネル							シングルチャンネル							マルチチャンネル			シングルチャンネル								
		Pipetman classic/G/L/Neo/Ultra -2 μL	Pipetman classic/G/L/Neo/Ultra/M -10 μL	Pipetman classic/G/L/Neo/Ultra/M -20 μL	Pipetman classic/G/L/Neo/Ultra -100 μL	Pipetman classic/G/L/Neo/Ultra/M -200 μL	Pipetman classic/G/L/Neo/Ultra/M -1,000 μL	Pipetman classic/G/Ultra -5,000 μL	Reserch Plus - 2.5 μL	Reserch Plus -10 μL	Reserch Plus/Reference 2 -20 μL	Reserch Plus/Reference 2 -100 μL	Reserch Plus/Reference 2 -200 μL	Reserch Plus -300 μL	Reserch Plus/Reference 2 -1,000 μL	Reserch Plus -5,000 μL	Reference 2 -2.5 μL	Reference 2 -10 μL	Reference 2 -2,500 μL	Reserch Plus multichannel -10 μL	Reserch Plus multichannel -100 μL	Reserch Plus multichannel -300 μL	Nichipet 2 μL	Nichipet 10 μL	Nichipet 20 μL	Nichipet 100 μL	Nichipet 200 μL
10 μL	2139	●	●													●	●					●	●				
10 μL	350X	●	●													●	●					●	●				
10 μL REACH	2140	●	●													●	●					●	●				
10 μL REACH	351X	●	●													●	●					●	●				
10 / 20 μL ウルトラマイクロ	2149E							●	●	●									●			●	●				
10 / 20 μL ウルトラマイクロ	352X		●					●	●	●									●			●	●				
20 μL	2149P		●																					●	●	●	
100 μL	2065			●																					●	●	
100 μL	2065E			●						●	●														●		
200 μL	2069				●							●							●							●	
200 μL	355X			●	●						●	●							●				●	●	●	●	
200 μL REACH	2160P				●							●														●	
200 μL REACH	354X										●																
300 μL	2070												●							●						●	
300 μL	377X												●							●							
1,000 μL	2179					●								●													●
1,000 μL	310X					●								●													
1,000 μL REACH	2079					●								●													●
1,000 μL REACH	379X					●								●													
5,000 μL	2180B						●																				
5,000 μL	3895						●																				
5,000 μL	3897														●												
Finntip 5 mL	94020XX																										
Finntip 5 mL	94052550																										
Finntip 10 mL	94021XX																										
Finntip 10 mL	94052600																										



空ラック



ヒンジラック



個包装

バルク包装



リロードインサート



リロードタワー

チップ適合表

	カタログ No.	Thermo Scientific																									
		シングルチャンネル																		マルチチャンネル							
		Finnpipette F1/F2 -2 μ L	Finnpipette F1/F2 -5 μ L	Finnpipette F1/F2/F3 -10 μ L micro	Finnpipette F1/F2 -10 μ L universal	Finnpipette F1/F2/F3 -20 μ L	Finnpipette F1/F2 -50 μ L	Finnpipette F1/F2/F3 -100 μ L	Finnpipette F1/F2/F3 -200 μ L	Finnpipette F1 -300 μ L	Finnpipette F1/F2/F3 -1000 μ L	Finnpipette F1/F2/F3 -5 mL	Finnpipette F1/F2/F3 -10 mL	Finnpipette Novus -10 μ L	Finnpipette Novus -50 μ L	Finnpipette Novus -100 μ L	Finnpipette Novus -300 μ L	Finnpipette Novus -1,000 μ L	Finnpipette Novus -5 mL	Finnpipette Novus -10 mL	Finnpipette F1/F2 8ch/12ch -10 μ L	Finnpipette F1/F2 8ch/12ch -50 μ L	Finnpipette F1/F2 8ch/12ch -100 μ L	Finnpipette F1/F2 8ch/12ch -300 μ L	Finnpipette Novus 8ch/12ch -10 μ L	Finnpipette Novus 8ch/12ch -50 μ L	Finnpipette Novus 8ch/12ch -300 μ L
10 μ L	2139	●	●	●									●							●					●		
10 μ L	350X	●	●	●									●							●					●		
10 μ L REACH	2140	●	●	●																							
10 μ L REACH	351X	●	●	●																							
10 / 20 μ L ウルトラマイクロ	2149E												●													●	
10 / 20 μ L ウルトラマイクロ	352X												●													●	
20 μ L	2149P				●	●			●	●				●	●								●			●	
100 μ L	2065						●	●	●	●				●	●	●						●	●	●		●	
100 μ L	2065E						●	●	●	●												●	●				
200 μ L	2069						●	●	●	●					●	●						●	●	●			●
200 μ L	355X						●	●	●	●					●	●						●	●	●			●
200 μ L REACH	2160P						●	●	●	●				●	●	●							●				
200 μ L REACH	354X						●	●	●	●				●	●	●						●					
300 μ L	2070						●	●	●	●					●	●						●	●	●		●	
300 μ L	377X						●	●	●	●					●	●						●	●	●		●	
1,000 μ L	2179										●							●									
1,000 μ L	310X										●							●									
1,000 μ L REACH	2079										●							●									
1,000 μ L REACH	379X										●							●									
5,000 μ L	2180B																										
5,000 μ L	3895																										
5,000 μ L	3897																										
Finntip 5 mL	94020XX										●							●									
Finntip 5 mL	94052550										●							●									
Finntip 10 mL	94021XX											●								●							
Finntip 10 mL	94052600											●								●							



自然の恵みに感謝して

限りある資源を大切に使うため、ART のチップ詰め替えシステムは環境負荷を低減します。リロードタワー、リロードインサートは、ヒンジラックよりも 18 ~ 54% のゴミ削減が可能です。チップ詰め替えシステムは、環境にやさしいだけでなく、常にラボの課題となる省スペース化、コスト削減もサポートします。

各種サンプルのご依頼は、

JPYOK-LHC-Mkt@thermofisher.com

までお気軽にご連絡ください。

For General Laboratory Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

©2019 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。

ここに記載されている希望小売価格は、2019年8月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

ここに記載されている会社名または製品名は各社の商標、登録商標です。

記載内容は、予告なく変更することがあります。

ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。

最新情報は当社Webページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc

LHC006_A1908ML

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261

営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC