

Herathermインキュベーターシリーズ アクセサリガイド

Thermo Scientific™ Heratherm™低温インキュベーターおよびHeratherm™マイクロバイオロジカルインキュベーターでご使用いただけるアクセサリの情報です。本体情報は、別途製品カタログをご参照ください。

Ordering information

アクセサリ

カタログNo.	製品名	規格
低温インキュベーター用		
50127777	IMP180用 棚板 パンチタイプ	439 × 551 mm、サポートレール付
50135241	IMP400用 棚板 パンチタイプ	528 × 498 mm、サポートレール付
50127766	IMP180用 棚板 ワイヤメッシュタイプ	448 × 511 mm、サポートレール付
50135243	IMP400用 棚板 ワイヤメッシュタイプ	528 × 503 mm、サポートレール付
50126667	IMP180用 スタッキングキット	2台の180 Lモデルをスタック
50127743	IMP180用 サポートスタンド	高さ187 mm、キャスター付
50128792	IMP180用 ドリフトレー	405 × 500 mm、高さ20 mmのドリフトスペースを含む、サポートレール付
50128815	IMP180用 ペトリディッシュホルダー 50 mm	高さ77 mm、50 mmディッシュ × 36枚スタック、サポートレール付
50128819	IMP180用 ペトリディッシュホルダー 90 mm	高さ77 mm、90 mm ディッシュ × 16枚スタック、サポートレール付
50134908	ベントガスケット IMP180用	結露減少用ガスケット
50152305	ベントガスケット IMP400用	結露減少用ガスケット
50130659	IMP180用 Vitonガスケット	シリコンフリーViton素材ガスケット
50135869	IMP400用 Vitonガスケット	シリコンフリーViton素材ガスケット
マイクロバイオロジカルインキュベーター用		
50125605	IMC18用 棚板 パンチタイプ	180 × 290 mm
50127770	IGS60用 棚板 パンチタイプ	329 × 376 mm、サポートレール付
50127771	IGS100用 棚板 パンチタイプ	439 × 376 mm、サポートレール付
50127772	IGS180用 棚板 パンチタイプ	439 × 551 mm、サポートレール付
50127764	IGS60用 棚板 ワイヤメッシュタイプ	338 × 336 mm、サポートレール付
50127765	IGS100用 棚板 ワイヤメッシュタイプ	448 × 336 mm、サポートレール付
50127766*	IGS180用 棚板 ワイヤメッシュタイプ	448 × 511 mm、サポートレール付
50127741	IGS60用 サポートスタンド	高さ187 mm、キャスター付
50127742	IGS100用 サポートスタンド	高さ187 mm、キャスター付
50127743*	IGS180用 サポートスタンド	高さ187 mm、キャスター付
50126665	IGS60用 スタッキングキット	60 Lモデルを2台スタック
50126666	IGS100用 スタッキングキット	100 Lモデルに60 Lまたは100 Lモデルをスタック
50126667*	IGS180用 スタッキングキット	180 Lモデルに60 L、100 L、180 Lモデルのいずれかをスタック


* 50127766、50127743、50126667はIMP180でも使用いただけます。



棚板 パンチタイプ



棚板 メッシュタイプ

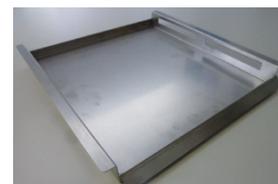

ドリフトレー



ペトリディッシュホルダー
(50 mm)



サポートスタンド



ベントガスケット

Ordering information

アクセサリ(工場製造時取り付けオプション)

カタログNo.	製品名	規格
低温インキュベーター用		
51901213	左ドアヒンジ IMP400用	—
51900992	ステンレススチールエクステリア IMP180用	—
51901212	ステンレススチールエクステリア IMP400用	—
51901461	ドアハンドルキーロック	—
低温インキュベーターおよびジェネラルプロトコルインキュベーター共通		
51900993	左ドアヒンジ	IGSシリーズおよびIMP180インキュベーター対応
51900996	追加アクセスポート左側面 小	直径 22 mm
51900997	追加アクセスポート左側面 大	直径 52 mm
51900998	追加アクセスポート右側面 小	直径 22 mm
51900999	追加アクセスポート右側面 大	直径 52 mm
51901000	追加アクセスポート上部 小	直径 22 mm
51901001	追加アクセスポート上部 大	直径 52 mm
お問い合わせ	追加カスタムアクセスポート	IGSシリーズ: 直径53 mm、IMPシリーズ: 直径52 mm



追加アクセスポート



ステンレススチールエクステリア



ドアハンドルキーロック

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客様の用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客様自身でご確認ください。

©2021, 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc LET055-B2312CE

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-753-670 info.LPG.jp@thermofisher.com

facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

thermofisher.com