

# Thermo Scientific Nunc Cryoware Storage Tubes

Premium products, tested and certified for the most demanding applications


クリーンルームでの使用に適した三重包装品凍結保存用チューブ

Thermo Scientific™ Nunc™ クライオチューブの三重包装品は、再生医療で使われる iPS 細胞や ES 細胞などの多能性幹細胞の凍結保存に新たなソリューションを提供します。

高純度原料から製造された Nunc クライオチューブは、再生医療用に培養・加工された多能性幹細胞の長期にわたる安全な保管に適しています。

三重包装により、最終無菌エリアへの粉塵や微生物などの持ち込みを最小限に抑えることが可能です。

クリーンルームでの使用、長期保存に適した凍結保存用チューブです。

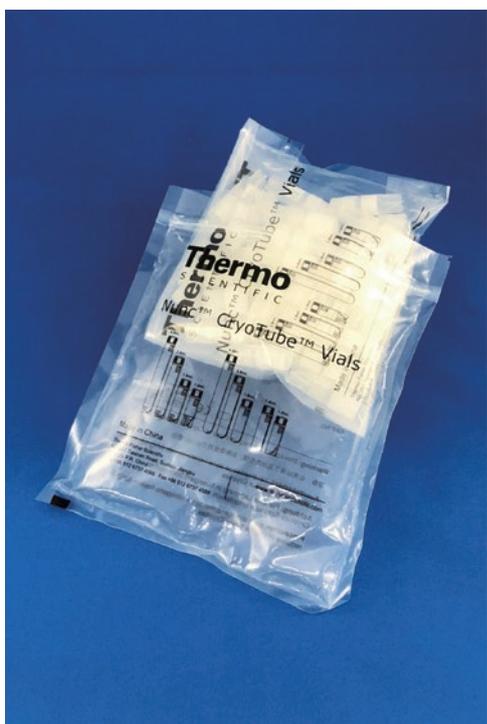

## 無菌性保証レベル

SAL10<sup>-6</sup>、ガンマ線滅菌済み

## 細胞低吸着・タンパク質低吸着

回収する細胞やタンパク質のロスを防ぎます

## 高純度原料による製造

Nunc クライオチューブは医薬品グレードの高純度な樹脂を用いて製造しています。

(米国薬局方 USPクラス VI 準拠、FDA 適合)

## 高い気密性

IATA 危険物規則書 (DGR) 準拠のリークテストを実施

## CE マーク取得

欧州体外診断用医療機器指令 (IVD) に適合

## 安心の品質

DNase/RNase フリー、ピロジェンフリー

## Nunc クライオチューブの品質保証

- 滅菌  
無菌性保証レベル SAL10<sup>-6</sup>、ガンマ線滅菌  
ISO11137 (ヘルスケア製品に要求される滅菌のバリデーションおよびコントロール)に準拠
- リークテスト実施：IATA 危険物規則書 (DGR) 準拠
- 高純度樹脂を用いて製造；下記の試験に適合  
USP<87> 生物学的プラスチック安全性試験 *in vitro*  
USP<88> 生物学的プラスチック安全性試験 *in vivo*, USP クラス VI  
非変異原性試験：OECD ガイドラインに基づくエームス試験
- DNase/RNase フリー
- パイロジェンフリー：0.25EU/mL 以下、USP<85> 適合
- 動物由来物質 (BSE/TSE) は含まれていません
- ISO 9001 の認証を取得した管理環境下で製造
- CE マーク取得 - 体外診断用医療機器指令 (IVD) 適合
- 品質適合証明書 発行可能

## 仕様

項目	内容
素材	本体 / PP・キャップ / PE
適合	CE マーク取得
気密性	IATA 準拠リークテスト実施
チューブ外径	12.5 mm
キャップタイプ	アウターキャップ
DNase/RNase	DNase/RNase フリー
滅菌	滅菌済み
包装	三重包装

※液体窒素液相中での保存には使用しないでください。

## オーダーインフォメーション

カタログ No.	使用容量	キャップタイプ	自立型	星型フィン	包装	包装 (/箱)	価格
375422	1.0 mL	アウターキャップ	●	●	50本/パック(2重包装) 9パック/3重目包装	450	¥69,000
375420	1.8 mL	アウターキャップ	●	●	50本/パック(2重包装) 9パック/3重目包装	450	¥69,000
337520	4.5 mL	アウターキャップ	●	●	50本/パック(2重包装) 6パック/3重目包装	300	¥49,000

General laboratory use only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

©2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。  
ここに記載されている価格は、2018年11月現在の希望小売価格です。表示価格には消費税は含まれておりません。  
ここに記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。  
ここに記載されている内容は、予告なく変更することがあります。  
ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。  
最新情報は当社Web ページにてご確認ください。www.thermofisher.com/jp-tc  
LSP12\_A1811\_M

## サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

TEL : 0120-477-392    jptech@thermofisher.com  
 オーダーサポート    TEL : 03-6832-9260    FAX : 03-6832-9261  
 営業部    TEL : 03-6832-9270    FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan    @ThermoFisherJP

thermofisher.com