



# Thermo Scientific マイクロチューブカタログ 2024

# Versatile Durable Snap Cap Tubes with a Secure Seal

## 柔軟性のあるキャップカラー

開蓋時に反発する力を抑え、片手で簡単に開閉可能です。

## 面取りデザインのキャップ

より快適にチューブの開閉を実現します。

## フロスティ加工されたキャップとチューブ側面

ラベル貼付、書き込みは容易です。

## 確実なシール

リークのないスナップシールを保証します。繰り返し開閉しても緩むことなく、かつ、遠心や煮沸中に起こる突発的な開蓋を防ぎます。

## 疎水性

Resin technologyにより、ローリテンションを実現し、サンプルを液残りなく最大限、取り出すことができます。

## ラックフォーマットに対応


24~80ウェルスタイルのあらゆるラックフォーマットに対応します。

## コニカル型

遠心機ローターに最適にフィットし、サンプルの沈降をサポートします。

## 目盛りライン

容量を正確かつ簡単に読み取れます。

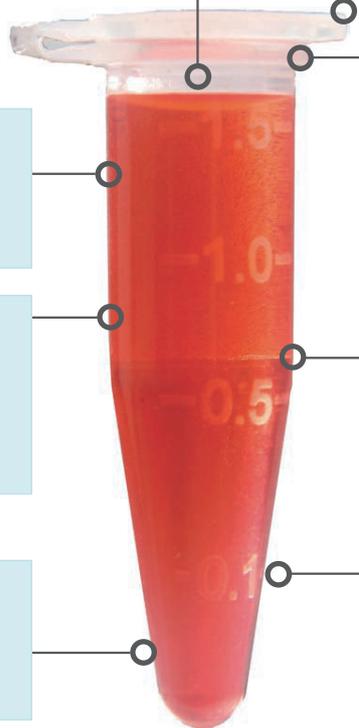

## Thermo Scientific™ スナップキャップマイクロチューブ

- 高品質バージンポリプロピレンを使用し、0.6 mL、1.5 mL、2.0 mLの3種類のチューブをご用意
- オートクレーブに対応
- -80 °Cでの保存可能
- 25,000~30,000 ×gの遠心強度
- フロスティ加工により、ラベル貼付や書き込みが容易

製品番号	製品名	滅菌	カラー	遠心強度(×g)	包装	入数	希望小売価格	大箱(入数)
3446PK	0.6 mL マイクロチューブ目盛り付き		クリア	30,000	100本 × 10袋	1,000	¥3,600	10
3449PK	0.6 mL マイクロチューブ目盛り付き	●	クリア	30,000	100本 × 10袋	1,000	¥7,400	10
3448PK	1.5 mL マイクロチューブ目盛り付き		クリア	26,000	50本 × 10袋	500	¥2,000	10
3451PK	1.5 mL マイクロチューブ目盛り付き	●	クリア	26,000	50本 × 10袋	500	¥4,800	10
3434PK	2.0 mL マイクロチューブ目盛り付き		クリア	25,000	50本 × 10袋	500	¥2,400	10
3453PK	2.0 mL マイクロチューブ目盛り付き	●	クリア	25,000	50本 × 10袋	500	¥4,800	10

※未滅菌タイプ:DNA, RNase/DNase, Pyrogen and Endotoxin-free

※滅菌済みタイプ:DNA, RNase/DNase, Pyrogen, Endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden-free



## Thermo Scientific™ スナップキャップマイクロチューブ (ロック付き)

- セーフティロック機能
- 目盛りライン
- フタの開閉が容易

製品番号	製品名	滅菌	カラー	遠心強度(×g)	包装	入数	希望小売価格	大箱(入数)
3454PK	0.6 mL マイクロチューブ目盛り付き(ロック付き)		クリア	30,000	100本 × 10袋	1,000	¥4,300	10
3455-11PK	0.6 mL マイクロチューブ目盛り付き(ロック付き)	●	クリア	30,000	100本 × 10袋	1,000	¥7,400	10
3456PK	1.5 mL マイクロチューブ目盛り付き(ロック付き)		クリア	24,000	50本 × 10袋	500	¥2,700	10
3457PK	1.5 mL マイクロチューブ目盛り付き(ロック付き)	●	クリア	24,000	50本 × 10袋	500	¥4,800	10

※未滅菌タイプ:DNA, RNase/DNase, Pyrogen and Endotoxin-free

※滅菌済みタイプ:DNA, RNase/DNase, Pyrogen, Endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden-free

### 個別包装タイプ

製品番号	製品名	滅菌	カラー	遠心強度(×g)	包装	入数	希望小売価格	大箱(入数)
3455IWP	0.6 mL マイクロチューブ目盛り付き(ロック付き)	●	クリア	30,000	500本/袋 個別包装	500	¥7,900	5
3457IWP	1.5 mL マイクロチューブ目盛り付き(ロック付き)	●	クリア	24,000	500本/袋 個別包装	500	¥7,900	5

※未滅菌タイプ:DNA, RNase/DNase, Pyrogen and Endotoxin-free

※滅菌済みタイプ:DNA, RNase/DNase, Pyrogen, Endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden-free



## Thermo Scientific™ 特殊チューブ

- オートクレーブ対応
- キャップして保管することが可能
- 十分な容量キャパシティ
- ロボット用フォーマットラックに対応
- 段階希釈アプリケーション用に

製品番号	製品名	滅菌	カラー	包装	入数	希望小売価格	大箱(入数)
3492PK	1.2 mL マイクロチューブ		クリア	1,000本/袋	1,000	¥5,100	10
3487PK	1.2 mL マイクロチューブ ロボット用ラック	●	クリア	96本 × 10ラック	960	¥8,500	5
3496PK	1.2 mL マイクロチューブ ロボット用ラック		クリア	96本 × 10ラック	960	¥8,000	5
3425-11PK	1.2 mL マイクロチューブ用キャップ 8連ストリップ LDPE製 オートクレーブ不可	●	クリア	12本/8連ストリップ × 10袋	120	¥3,200	5
3426-11PK	1.2 mL マイクロチューブ用キャップ 8連ストリップ LDPE製 オートクレーブ不可		クリア	12本/8連ストリップ × 10袋	120	¥3,100	5



## Thermo Scientific™ ストレージラック

### Thermo Scientific™ Flipstrip™ マイクロチューブラック(フタ付き)


- 1.5 mLチューブを12本1列に立てられるユニークなデザイン
- フォーマット 片面1:0.2 mLチューブ8 × 12本 および1.5 mLチューブ12本、片面2:0.5(0.6) mLチューブ8 × 12本



製品番号	製品名	カラー	入数	希望小売価格	大箱(入数)
8668	Flipstrip マイクロチューブラック	蛍光ピンク	1	¥3,600	12
8678	Flipstrip マイクロチューブラック	蛍光オレンジ	1	¥3,600	12
8688	Flipstrip マイクロチューブラック	蛍光緑	1	¥3,600	12

### Thermo Scientific™ リバーシブルマイクロチューブラック(フタ付き)

- フォーマット 片面1:0.2 mLチューブ8 × 12本、片面2:0.5(0.6) mLチューブ8 × 12本

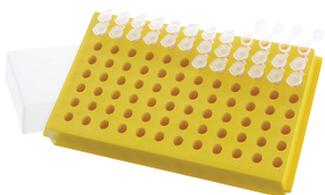

製品番号	製品名	カラー	入数	希望小売価格	大箱(入数)
8660	リバーシブルマイクロチューブラック	蛍光ピンク	1	¥3,600	12
8670	リバーシブルマイクロチューブラック	蛍光オレンジ	1	¥3,600	12
8680JP	リバーシブルマイクロチューブラック	蛍光緑	1	¥3,600	12

### Thermo Scientific™ 96ウェルFLIPPER™ マイクロチューブラック(フタ付き)

- フォーマット 片面1:0.5(0.6) mLチューブ8 × 12本、片面2:1.5/2.0 mLチューブ8 × 12本



製品番号	製品名	カラー	入数	希望小売価格	大箱(入数)
8760	Flipper マイクロチューブラック	蛍光ピンク	1	¥3,200	10
8770-11	Flipper マイクロチューブラック	蛍光オレンジ	1	¥3,200	10
8780	Flipper マイクロチューブラック	蛍光緑	1	¥3,200	10

### Thermo Scientific™ 4-WAY FLIPPER™ ラック

- フォーマット 面1:50 mLチューブ4本、面2:15 mLチューブ12本、面3:0.5(0.6) mLチューブ32本、面4:1.5/2.0 mLチューブ24本



製品番号	製品名	カラー	入数	希望小売価格	大箱(入数)
8850JP	4-Way Flipper ラック	蛍光緑	1	¥2,800	20
8860	4-Way Flipper ラック	蛍光オレンジ	1	¥2,800	20
8870JP	4-Way Flipper ラック	蛍光ピンク	1	¥2,800	20

### Thermo Scientific™ フリーザーラック

- フォーマット 1.5 mL/2.0 mLチューブ9 × 9本81ウェルラック



製品番号	製品名	カラー	入数	希望小売価格	大箱(入数)
8800	フリーザーラック	ナチュラル	20(ラック、カバー)	¥32,500	20
8810	フリーザーラック	蛍光緑	20(ラック、カバー)	¥32,500	20
8820	フリーザーラック	蛍光オレンジ	20(ラック、カバー)	¥32,500	20
8830-11	フリーザーラック	蛍光ピンク	20(ラック、カバー)	¥32,500	20

# Thermo Scientific™ スクリューキャップマイクロチューブ

## Thermo Scientific™ スクリューキャップ付きマイクロチューブ (コニカル底)

サンプル分離調製や短期の低温保管用に



製品番号	製品名	滅菌	カラー	遠心強度 (×g)	入数	希望小売価格	大箱 (入数)
3460PK	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		クリア	25,000	500	¥14,700	10
3431-11	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	クリア	25,000	500	¥15,300	10
3460A	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング別包装		褐色	25,000	500	¥14,700	10
3431A	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	褐色	25,000	500	¥15,300	10
3462PK	0.5 mL コニカル底マイクロチューブのみ		クリア	25,000	500	¥6,500	10
3464PK	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		クリア	20,000	500	¥14,700	10
3461	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	クリア	20,000	500	¥15,300	10
3464A	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		褐色	20,000	500	¥14,700	10
3461A	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	褐色	20,000	500	¥15,300	10
3466PK	1.5 mL コニカル底マイクロチューブのみ		クリア	20,000	500	¥6,500	10
3468PK	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		クリア	20,000	500	¥14,700	10
3463PK	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	クリア	20,000	500	¥15,300	10
3468A	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		褐色	20,000	500	¥14,700	10
3463A	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	褐色	20,000	500	¥15,300	10
3470PK	2.0 mL コニカル底マイクロチューブのみ		クリア	20,000	500	¥6,500	10

## Thermo Scientific™ O-リング付きスクリューキャップ




製品番号	製品名	カラー	入数	希望小売価格	大箱 (入数)
3471PK	O-リング付きスクリューキャップ	クリア	500	¥8,600	10
3471PK*	O-リング付きスクリューキャップ	B:青、G:緑、O:オレンジ、 R:赤、Y:黄色	500	¥8,600	10

\*キャップカラーは5種類からお選びいただけます。3471とPKの間にB、G、O、R、Yが付きます。



### 褐色タイプの利点

光に敏感なアプリケーションに適しており、サンプルにダメージを与える光を遮断します。

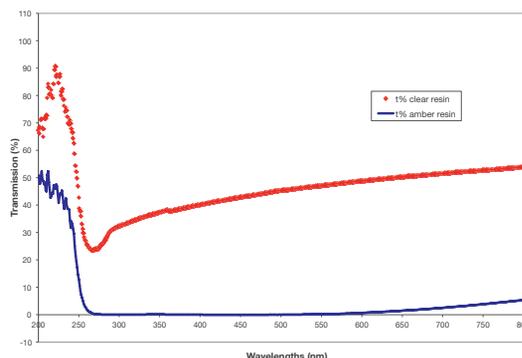

褐色とクリアの両材質はUV波長領域を透過します。クリアは200~800 nm波長範囲を透過し、褐色は270~600 nmの範囲ではほぼ0%透過率であり、600~800 nmでは若干の透過率を示します。

Centrifuge Tube Resin Spectra; Clear and Amber

## Thermo Scientific™ スクリューキャップマイクロチューブ

## Thermo Scientific™ スクリューキャップ付きマイクロチューブ(自立型)



製品番号	製品名	滅菌	カラー	遠心強度(×g)	入数	希望小売価格	大箱(入数)
3472PK	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		クリア	30,000	500	¥14,700	10
3465PK	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	クリア	30,000	500	¥15,300	10
3472A	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		褐色	30,000	500	¥14,700	10
3465A	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	褐色	30,000	500	¥15,300	10
3422-11PK	0.5 mL 自立型マイクロチューブのみ		クリア	30,000	500	¥6,500	10
3474PK	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		クリア	18,000	500	¥14,700	10
3467	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	クリア	18,000	500	¥15,300	10
3474A	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		褐色	18,000	500	¥14,700	10
3467A	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	褐色	18,000	500	¥15,300	10
3478PK	1.5 mL 自立型マイクロチューブのみ		クリア	18,000	500	¥6,500	10
3488PK	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		クリア	18,000	500	¥14,700	10
3469-11PK	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	クリア	18,000	500	¥15,300	10
3488A	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ別包装		褐色	18,000	500	¥14,700	10
3469APK	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付きスクリューキャップ付き	●	褐色	18,000	500	¥15,300	10
3490PK	2.0 mL 自立型マイクロチューブのみ		クリア	18,000	500	¥6,500	10

製造後の各種の品質試験により、当社のマイクロチューブはDNA、RNase、DNase、エンドトキシン、ATPフリーを保証しています。

詳細はこちらをご覧ください [thermofisher.com/jp-mct-contami](https://thermofisher.com/jp-mct-contami)

検証実験により、当社のマイクロチューブは低タンパク吸着の特性を持つことが知られています。

詳細はこちらをご覧ください [thermofisher.com/jp-mct-protein](https://thermofisher.com/jp-mct-protein)

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。これらの製品は一般的なラボでの使用を目的としています。

製品の性能がお客さまの用途やアプリケーションに適しているかどうかはお客さま自身でご確認ください。

© 2020-2024 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は2024年1月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 [thermofisher.com/jp-tc](https://thermofisher.com/jp-tc) LHC027-D2402CE

## サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ [jpotech@thermofisher.com](mailto:jpotech@thermofisher.com)

オーダーサポート TEL: 03-6832-9260 FAX: 03-6832-9261

営業部 TEL: 03-6832-9270 FAX: 03-6832-9271

[thermofisher.com](https://thermofisher.com)

thermo scientific