

thermo scientific

Pure protection

Thermo Scientific Micro Tubes

Prepare, transfer and
store samples securely



ThermoFisher
SCIENTIFIC

幅広い用途に
耐久性のある
確実なシール

柔軟性のあるキャップカラー

開蓋時に反発する力を抑え、片手で簡単に開閉可能です。

面取りデザインのキャップ

より快適にチューブの開閉を実現します。

フロスティ加工されたキャップとチューブ側面

ラベル貼付、書き込みは容易です。

確実なシール

リークのないスナップシールを保証。繰り返し開閉しても緩むことなく、かつ、遠心や煮沸中に起こる突発的な開蓋を防ぎます。

疎水性

Resin technologyにより、ローリテンションを実現し、サンプルを液残りなく最大限、取り出すことができます。

ラックフォーマットに対応

 
24~80ウェルスタイルのあらゆるラックフォーマットに対応します。

コニカル型

遠心機ローターに最適にフィットし、サンプルの沈降をサポートします。

目盛ライン

容量の読み取りを正確に簡単にできます。



Thermo Scientific™ スナップキャップマイクロチューブ

- 高品質バージンポリプロピレンを使用し、0.6 mL、1.5 mL、2.0 mLの3種類のチューブをご用意
- オートグレーブに対応
- -80°Cでの保存可能
- 25,000~30,000xgの遠心強度

カタログ No.	製品名	滅菌	カラー	遠心強度 (xg)	包装	入数	価格	大箱 (入数)
3446JP	0.6 mL マイクロチューブ目盛付		クリアー	30,000	100本×10袋	1000本	¥2,900	10,000
3449	0.6 mL マイクロチューブ目盛付	●	クリアー	30,000	100本×10袋	1000本	¥6,000	10,000
3448	1.5 mL マイクロチューブ目盛付		クリアー	26,000	50本×10袋	500本	¥1,300	5,000
3451	1.5 mL マイクロチューブ目盛付	●	クリアー	26,000	50本×10袋	500本	¥4,000	5,000
3434	2.0 mL マイクロチューブ目盛付		クリアー	25,000	50本×10袋	500本	¥1,700	5,000
3453	2.0 mL マイクロチューブ目盛付	●	クリアー	25,000	50本×10袋	500本	¥4,000	5,000



*フロスティ加工により、ラベル貼付、書き込みは容易

*未滅菌タイプ: DNA, RNase/Dnase, Pyrogen and Endotoxin-free

*滅菌済タイプ: DNA, RNase/Dnase, Pyrogen, Endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden-free

Thermo Scientific™ スナップキャップマイクロチューブ (ロック付き)

- セーフティロック機能
- 目盛ライン
- フタの開閉が容易

カタログ No.	製品名	滅菌	カラー	遠心強度 (xg)	包装	入数	価格	大箱 (入数)
3454JP	0.6 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付		クリアー	30,000	100本×10袋	1000	¥3,500	10,000
3455-11	0.6 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付	●	クリアー	30,000	100本×10袋	1000	¥6,000	10,000
3456	1.5 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付		クリアー	24,000	50本×10袋	500	¥2,100	5,000
3457	1.5 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付	●	クリアー	24,000	50本×10袋	500	¥4,000	5,000
3458JP	2.0 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付		クリアー	25,000	50本×10袋	500	¥2,600	5,000
3459	2.0 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付	●	クリアー	25,000	50本×10袋	500	¥4,000	5,000

*未滅菌タイプ: DNA, RNase/Dnase, Pyrogen and Endotoxin-free

*滅菌済タイプ: DNA, RNase/Dnase, Pyrogen, Endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden-free

個別包装タイプ

3455IW	0.6 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付	●	クリアー	30,000	500本/袋	個別包装	500	¥6,500	2,500
3457IW	1.5 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付	●	クリアー	24,000	500本/袋	個別包装	500	¥6,500	2,500
3459IW	2.0 mL ロック付きマイクロチューブ目盛付	●	クリアー	25,000	500本/袋	個別包装	500	¥6,500	2,500

*未滅菌タイプ: DNA, RNase/Dnase, Pyrogen and Endotoxin-free

*滅菌済タイプ: DNA, RNase/Dnase, Pyrogen, Endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden-free



Thermo Scientific™ 特殊チューブ

- オートクレーブ対応
- キャップして保管することが可能
- 十分な容量キャパシティー
- ロボット用フォーマットラックに対応
- 段階希釈アプリケーション用に

カタログ No.	製品名	滅菌	カラー	包装	入数	価格	大箱 (入数)
3424-11	1.2 mL マイクロチューブ フロスティ加工、ロボット用ラック		クリアー	96本×10ラック	960	¥6,600	4,800
3498JP	1.2 mL マイクロチューブ フロスティ加工		クリアー	1000本/袋	1000	¥4,800	10,000
3487	1.2 mL マイクロチューブ ロボット用ラック	●	クリアー	96本×10ラック	960	¥7,000	4,800
3492JP	1.2 mL マイクロチューブ		クリアー	1000本/袋	1000	¥4,300	10,000
3496JP	1.2 mL マイクロチューブ ロボット用ラック		クリアー	96本×10ラック	960	¥6,600	4,800
3425-11	1.2 mL マイクロチューブ用 8連ストリップ LDPE製 オートクレーブ不可	●	クリアー	12本/8連ストリップ×10袋	120	¥2,500	600
3426-11	1.2 mL マイクロチューブ用 8連ストリップ LDPE製 オートクレーブ不可		クリアー	12本/8連ストリップ×10袋	120	¥2,400	600



Thermo Scientific™ ストレージラック

Thermo Scientific™ Flipstrip マイクロチューブラック (フタ付)


- 1.5 mL チューブ 12本1列に立てることができるユニークなデザイン
- フォーマット 片面1：0.2 mL チューブ 8×12 本 および 1.5 mL チューブ 12 本、片面2：0.5mL チューブ 8×12 本



カタログ No.	製品名	カラー	入数	価格	大箱(入数)
8628JP	Flipstrip Rack	緑	1	¥2,900	12
8638JP	Flipstrip Rack	青	1	¥2,900	12
8648	Flipstrip Rack	紫	1	¥2,900	12
8658-11	Flipstrip Rack	黄色	1	¥2,900	12
8668	Flipstrip Rack	蛍光ピンク	1	¥2,900	12
8678	Flipstrip Rack	蛍光オレンジ	1	¥2,900	12
8688	Flipstrip Rack	蛍光緑	1	¥2,900	12
8698	Flipstrip Rack	赤	1	¥2,900	12

Thermo Scientific™ Reversible マイクロチューブラック (フタ付)

- フォーマット 片面1：0.2mL チューブ 8×12 本、片面2：0.5mL チューブ 8×12 本

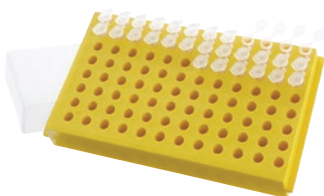

カタログ No.	製品名	カラー	入数	価格	大箱(入数)
8620-11	Reversible Rack	緑	1	¥2,900	12
8630-11	Reversible Rack	青	1	¥2,900	12
8640	Reversible Rack	紫	1	¥2,900	12
8650	Reversible Rack	黄色	1	¥2,900	12
8660	Reversible Rack	蛍光ピンク	1	¥2,900	12
8670	Reversible Rack	蛍光オレンジ	1	¥2,900	12
8680JP	Reversible Rack	蛍光緑	1	¥2,900	12
8690-11	Reversible Rack	赤	1	¥2,900	12

Thermo Scientific™ Flipper マイクロチューブラック (フタ付)

- フォーマット 片面1：0.5 mL チューブ 8×12 本、片面2：1.5 / 2.0 mL チューブ 8×12 本



カタログ No.	製品名	カラー	入数	価格	大箱(入数)
8760	Flipper Rack	蛍光ピンク	1	¥2,600	10
8770-11	Flipper Rack	蛍光オレンジ	1	¥2,600	10
8780	Flipper Rack	蛍光緑	1	¥2,600	10
8790	Flipper Rack	赤	1	¥2,600	10

Thermo Scientific™ 4-Way Flipper ラック

- フォーマット 面1：50 mL チューブ 4 本、面2：15 mL チューブ 12 本、面3：0.5 mL チューブ 32 本、面4：1.5/2.0 mL チューブ 24 本



カタログ No.	製品名	カラー	入数	価格	大箱(入数)
8850JP	4-Way Flipper Rack	蛍光緑	1	¥2,300	20
8860	4-Way Flipper Rack	蛍光オレンジ	1	¥2,300	20
8870JP	4-Way Flipper Rack	蛍光ピンク	1	¥2,300	20

Thermo Scientific™ Freezer ラック

- フォーマット 1.5 mL/2.0 mL チューブ 9×9 本 81 ウェルラック



カタログ No.	製品名	カラー	入数	価格	大箱(入数)
8800	Freezer Rack	ナチュラル	20 (ラック、カバー)	¥27,600	20
8810	Freezer Rack	蛍光グリーン	20 (ラック、カバー)	¥27,600	20
8820JP	Freezer Rack	蛍光オレンジ	20 (ラック、カバー)	¥27,600	20
8830-11	Freezer Rack	蛍光ピンク	20 (ラック、カバー)	¥27,600	20

Thermo Scientific™ スクリューキャップマイクロチューブ

スクリューキャップマイクロチューブ (コニカル底)

サンプル分離、調整や短期の低温保管用に




カタログ No.	製品名	滅菌	カラー	遠心強度 (xg)	包装	入数	価格	大箱 (入数)
3460	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		クリアー	25,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3431-11	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	クリアー	25,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3460A	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		褐色	25,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3431A	0.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	褐色	25,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3462	0.5 mL コニカル底マイクロチューブのみ		クリアー	25,000	50本×10袋	500	¥5,200	5,000
3464	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		クリアー	20,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3461	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	クリアー	20,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3464A	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		褐色	20,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3461A	1.5 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	褐色	20,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3466JP	1.5 mL コニカル底マイクロチューブのみ		クリアー	20,000	50本×10袋	500	¥5,200	5,000
3468	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		クリアー	20,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3463	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	クリアー	20,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3468A	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		褐色	20,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3463A	2.0 mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	褐色	20,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3470MBP	2.0 mL コニカル底マイクロチューブのみ		クリアー	20,000	50本×10袋	500	¥5,200	5,000



褐色タイプの利点

光に敏感なアプリケーションに最適で、サンプルにダメージを与える光を遮断します。

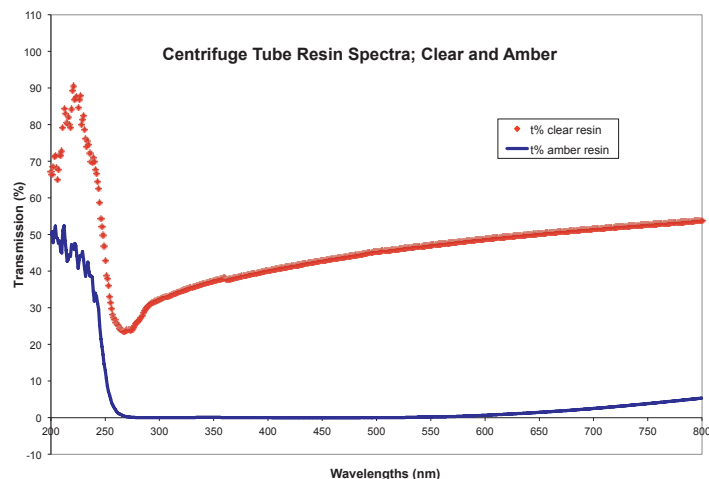

褐色とクリアーの両材質はUV波長領域を透過します。
クリアーは200～800 nm 波長範囲を透過し、褐色は270～600 nmの範囲ではほぼ0%透過率であり、600から800 nm.は若干の透過率を示します。

スクリューキャップマイクロチューブ (自立型)



カタログ No.	製品名	滅菌	カラー	遠心強度 (xg)	包装	入数	価格	大箱 (入数)
3472	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		クリアー	30,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3465	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	クリアー	30,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3472A	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		褐色	30,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3465A	0.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	褐色	30,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3422-11	0.5 mL 自立型マイクロチューブのみ		クリアー	30,000	50本×10袋	500	¥5,200	5,000
3474JP	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		クリアー	18,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3467	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	クリアー	18,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3474A	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		褐色	18,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3467A	1.5 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	褐色	18,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3478JP	1.5 mL 自立型マイクロチューブのみ		クリアー	18,000	50本×10袋	500	¥5,200	5,000
3488	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		クリアー	18,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3469-11	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	クリアー	18,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3488A	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ別包装		褐色	18,000	50本×10袋	500	¥12,200	5,000
3469A	2.0 mL 自立型マイクロチューブ O-リング付スクリューキャップ付	●	褐色	18,000	50本×10袋	500	¥12,800	5,000
3490JP	2.0 mL 自立型マイクロチューブのみ		クリアー	18,000	50本×10袋	500	¥5,200	5,000

スクリューキャップ



カタログ No.	製品名	カラー	包装	入数	価格	大箱 (入数)
3471	O-リング付スクリューキャップ	クリアー	50本×10袋	500	¥7,100	5,000
3471*	O-リング付スクリューキャップ	B:青、G:緑、O:オレンジ、 R:赤、Y:黄色	50本×10袋	500	¥7,100	5,000

*キャップカラーは5種類からお選びいただけます。末尾にB,G,O,R,Yが付きます。

For General Laboratory Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

©2018 Thermo Fisher Scientific Inc. 無断複写・転載を禁じます。
ここに記載されている価格は、2018年12月現在の希望小売価格です。表示価格には消費税は含まれておりません。
ここに記載されている会社名または製品名は各社の商標、登録商標です。
記載内容は、予告なく変更することがあります。
ここに記載されている製品は研究用機器であり、医療機器ではありません。
最新情報は当社Webページにてご確認ください。標準販売条件はこちらをご覧ください。www.thermofisher.com/jp-tc
LHC05_A1812_M

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com
オーダーサポート TEL : 03-6832-9260 FAX : 03-6832-9261
営業部 TEL : 03-6832-9270 FAX : 03-6832-9271

facebook.com/ThermoFisherJapan @ThermoFisherJP

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC